

BALLUFF



Elektrische Merkmale

Anzeige/Bedienung

Elektrischer Anschluss

BIS009E_0.22_2025-11-27

LF (70/455 kHz)
BIS C-6002-019-653-03-ST11
Bestellcode: BIS009E

BALLUFF

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C) 15080 a

Material

Gehäusematerial ABS

Mechanische Merkmale

Abmessung 90 x 35 x 145 mm

Anwendungsgewicht 500.00 g

Schnittstelle

Schnittstelle 01	Profibus
Schnittstelle 01, Protokoll Version	DP
Schnittstelle, Hinweis 01	galvanisch getrennt

Umgebungsbedingungen

Dauerschockbeanspruchung	ja
EN 60068-2-27, Schock	ja
EN 60068-2-32, Freier Fall	ja
EN 60068-2-6, Vibration	ja
Schutzart	IP65, mit S/Lesekopf
Umgebungstemperatur	0...60 °C

Zusatztext

Bei der Installation sind die technischen Normen und Vorschriften der entsprechenden Länder zu beachten.

Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen.


Zubehör nicht im Lieferumfang: zum Anschluss an: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S103-00 X3 = BKS-S105-00 Verschlusskappe für X3 = BKS 12-CS-00

Abschlusswiderstand S2: offen = passiv, geschlossen = aktiv


Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerszusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..


Connector Drawings

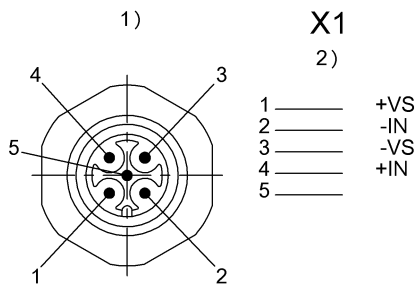

1) Ansicht in Steckrichtung
2) Stecker 5 pol./ Funktion

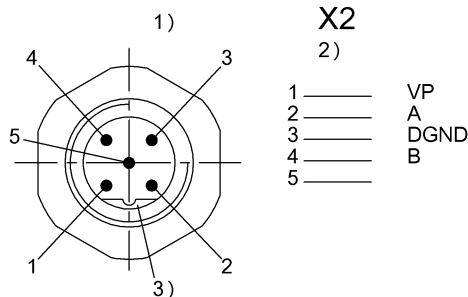

1) Ansicht in Steckrichtung
2) Stecker 5 pol./ Funktion
3) Kodierung B

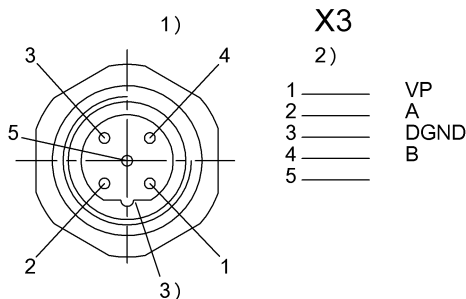

1) Ansicht in Steckrichtung
2) Buchse 5 pol./ Funktion
3) Kodierung B

Help Views

