


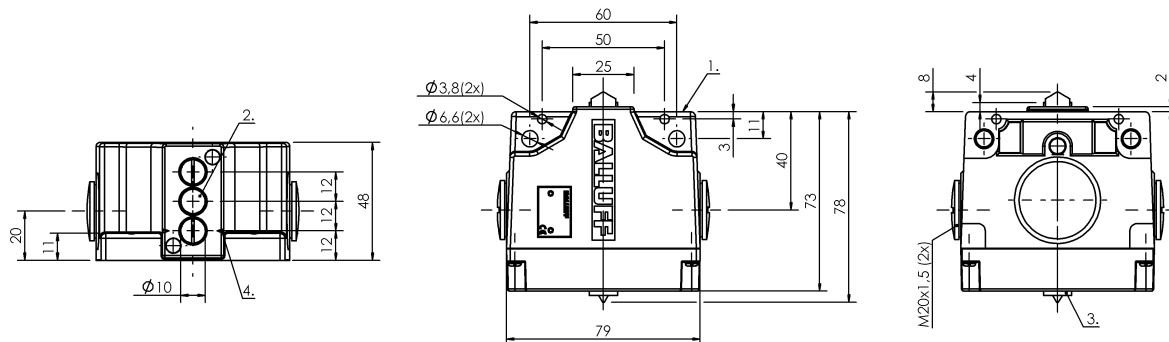

CCC A 039147 CE

Nockenschalter
BNS 813-B03-D12-61-A-55-1211
Bestellcode: BNS046T

BALLUFF

Mechanische Merkmale

Abstand Nocken - Bezugskante	1. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm 2. Schaltstelle: 0.0...1.62 mm 3. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm
Anfahrgeschwindigkeit	1. Schaltstelle: 40 m/min 3. Schaltstelle: 40 m/min
Anfahrriichtung	längs, parallel zur Anschraubfläche
Anzahl der Schaltstellen	2x Dach mechanisch + induktiv
Einbau	senkrecht
Flansch, Durchführung	keine
Lebensdauer mechanisch	1. Schaltstelle: 1 Mio. Schaltspiele 3. Schaltstelle: 30 Mio. Schaltspiele

Schaltbetätigungskraft

1. Schaltstelle: 30 N
3. Schaltstelle: 15 N

Schaltelement

1. Schaltstelle: BSE 85
2. Schaltstelle: BES 517-110
3. Schaltstelle: BSE 30.0

Stößelform



1. Schaltstelle: Dach
3. Schaltstelle: Dach
1. Schaltstelle: Dach
3. Schaltstelle: Dach

Umgebungsbedingungen



Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-5...70 °C

Wiring Diagrams (Schematic)

  BSE 30.0



BSE 85

 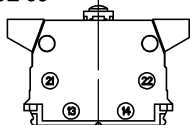

PA

