

### Basic features

Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Гайка DIN 1763-M12x1 (2 шт.)
Применение	для датчиков M08 для датчиков Ø8 мм начиная с длины крепления 50 мм
Принцип действия	Зажим-держатель

### Environmental conditions

Температура окружающей среды	-25...70 °C
------------------------------	-------------

### Material

Гайка, защита поверхности	никелир.
Защита поверхности	никелир.
Материал гайки	Латунь
Материал корпуса	PBT, GF30, никелир.


### Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	1,5 Nm
Момент затяжки зажимного винта	1.5 Nm
Прочность на сжатие, макс.	6 bar
Размеры	Ø 17 x 48.5 mm
Установка	возможность установки заподлицо

### Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется нажимным винтом.  
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может уменьшиться на, макс. 0,5 мм из-за жесткого упора этой регулировочной втулки.  
 Это следует учитывать при использовании данной системы крепления.

## Help Views

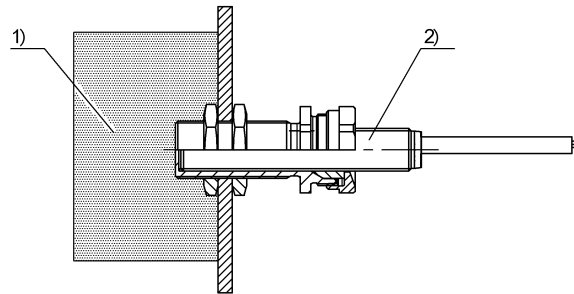

- 1) Среда
- 2) Датчик