


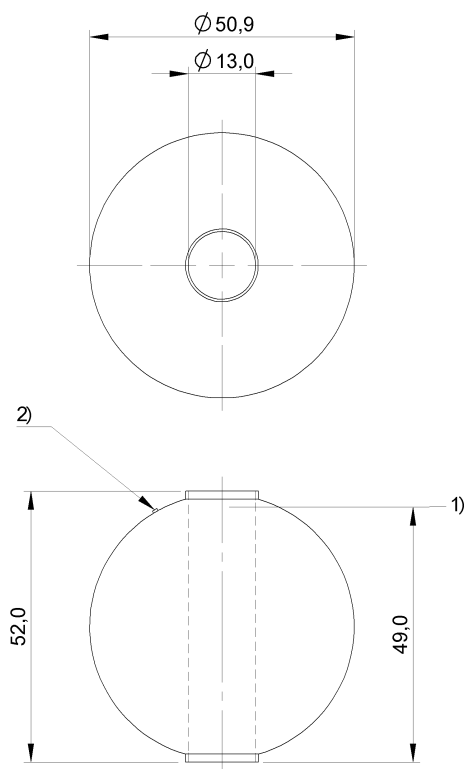

1) Опорная точка, 2) Маркировка для верхней панели

Basic features

Принцип действия	Датчик положения BTL, поплавок
------------------	-----------------------------------

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...120 °C
Температура хранения	-20...120 °C

Material

Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4404)
------------------	--------------------------------------

Mechanical data

Внутренний диаметр	13.0 mm
Глубина погружения при $\rho = 0,7 \text{ г/см}^3$	около 40 мм
Глубина погружения при $\rho = 1 \text{ г/см}^3$	26 mm
Прочность на сжатие, макс.	40 bar
Размеры	Ø 50.9 x 52 mm
Снаряженная масса	34.00 g