


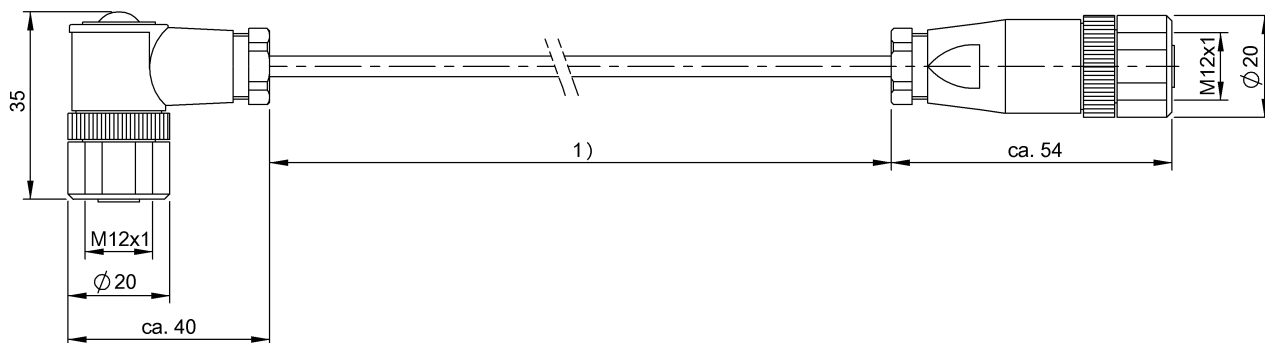

1) Длину кабеля см. в тексте



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Кабель	PVC Shielded black, 5.00 m
Количество проводников	2
Разъем 1	M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Разъем 2	M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Соответствует стандарту AIDA
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, угловая 4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, прямая
Соединительный кабель: для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-05-S4 с 4-конт. штекером

Environmental conditions

Степень защиты	IP68/IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...105 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный