


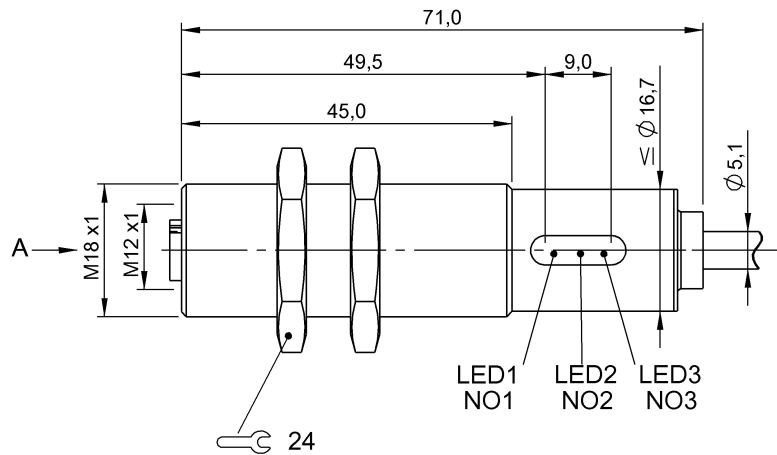

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
---	--------------------

Electrical connection

Гнезда разъема	M12x1-Гнездо, 5-конт., A-с кодированием
----------------	--

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	15...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции U_i	75 V DC
Расчетный рабочий ток I_e	100 mA

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...70 °C

Interface

Аналоговые входы	Аналоговый, напряжение (0..10 В)
Переключающий выход	3 NPN замыкающий контакт (NO)

Material

Защита поверхности	никелир.
Материал корпуса	Латунь, никелир.

Mechanical data

Момент затяжки	35 Нм
----------------	-------


Remarks

для установки по месту

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

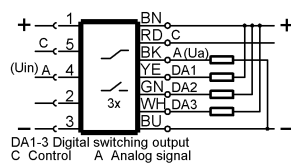

- 1) DA1-DA3 Цифр. коммут. вых.
- 2) Управляющий провод C (Control)
- 3) A аналог. сигнал

Technical Drawings

