


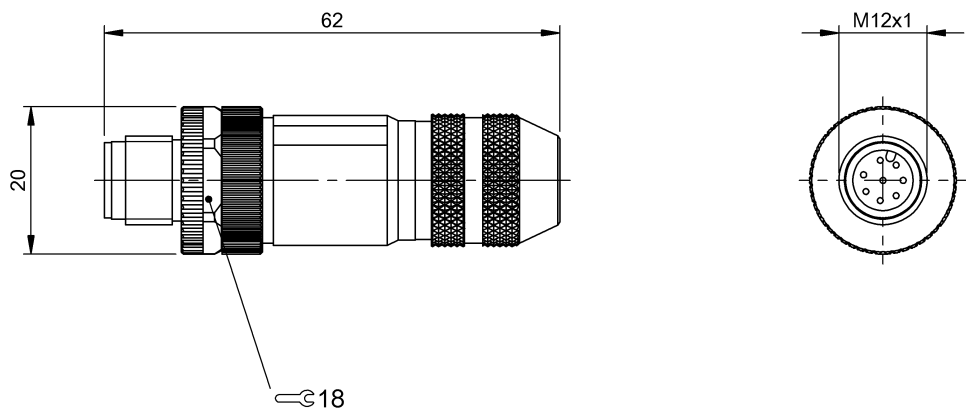

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	8
Разъем	M12x1-Штекер, прямой, 8-конт., A-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C


Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.5 mm ²

Connector Drawings

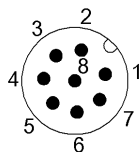

Конт. 1-8 можно использовать