


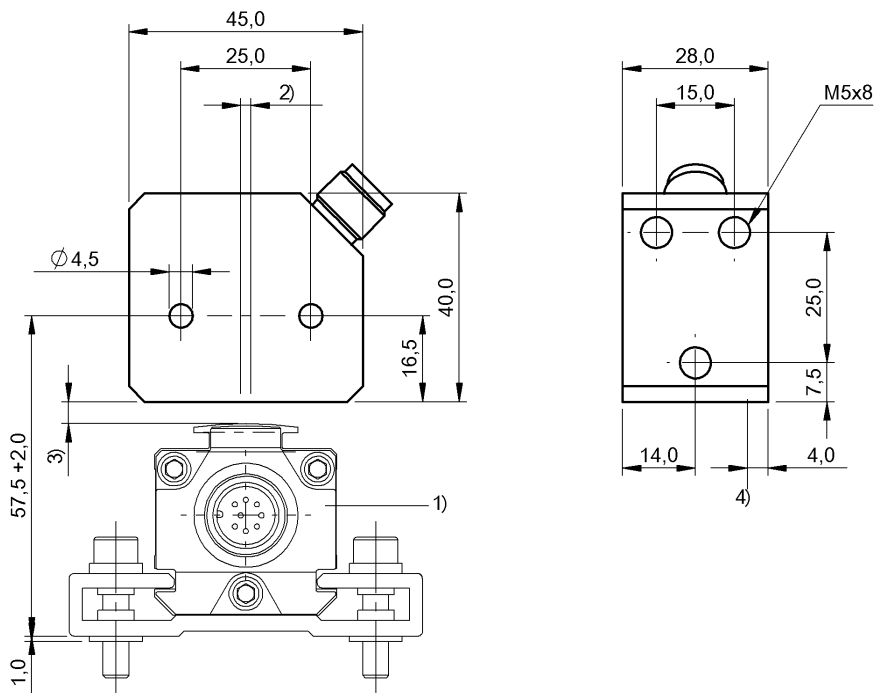

1) Не входит в комплект поставки, 2) Боковое смещение, 3) Расстояние до BTL, 4) Смещение нулевой точки, диапазон измерения



Basic features

Исполнение	свободно
Принцип действия	Датчик положения BTL, профиль
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical connection

Разъем	M12x1, 4-конт.
Разъем, исполнение	осевой

Electrical data

Потребление тока, макс., при 24 В=	100 mA
Рабочее напряжение U_b	21.6...26.4 VDC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-40...60 °C
Температура хранения	-40...60 °C


Material

Материал корпуса	POM
------------------	-----

Mechanical data

Макс. боковое смещение	2 mm
Размеры	45 x 40 x 28 mm
Снаряженная масса	80 g

Connector Drawings

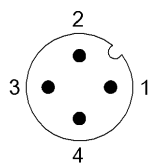

Wiring Diagrams (Schematic)

Pin	
1	V DC
2	n.c.
3	GND
4	Enable