


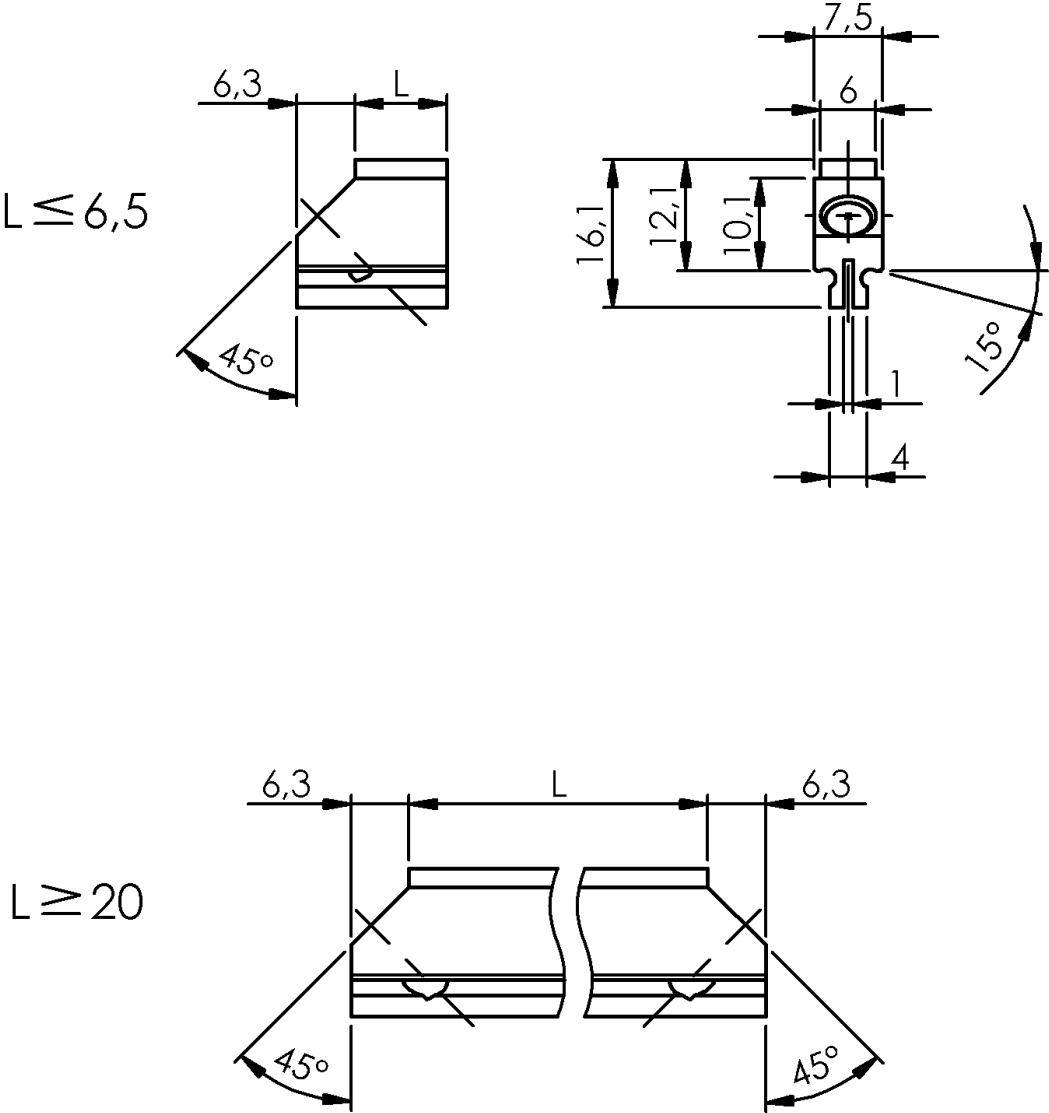

Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

Material

Активная поверхность, материал Сталь
Защита поверхности вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.10 mm
Зажимная система Разжимной зажим
Использование при наличии планки с упором BNL 5304-080-...
BNL 5308-100-...
BNL 5306-100-...
Использование при наличии расстояния между точками переключения 10 mm
8 mm

Механические комплектующие

BEN 516-19-50

Код заказа: BEN003E

Рабочая поверхность контактов,
длина (L) 50 mm
Рабочая поверхность контактов,
ширина 6.00 mm

BALLUFF

Расстояние между ножками 4.00 mm
Форма ножки для U-образный паз