 


BALLUFF



Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-400-035-002-02-S115
Код заказа: BIS00C8

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40°C) 15080 а

Interface

Интерфейс 01 RS422

Material

Материал корпуса Латунь, Интерфейс PBT, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности никелир.
Материал оболочки PU

Mechanical data

Размеры Ø 18 x 75 mm
Снаряженная масса 170.00 g
Типоразмер M18x1
Установка без металла (свободная зона)



Remarks

Код для заказа гнезда с 5 м кабеля: BKS-S116-PU-05
При первичном оснащении нужно также заказать гнездо и кабель.
Для монтажа используйте прилагаемые гайки.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Комплектующие заказываются отдельно.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
* Для цепи питания и интерфейса RS422 рекомендуется гальваническая развязка! Провода передачи данных - витые пары.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings


1)

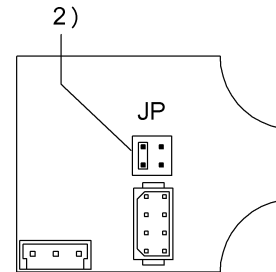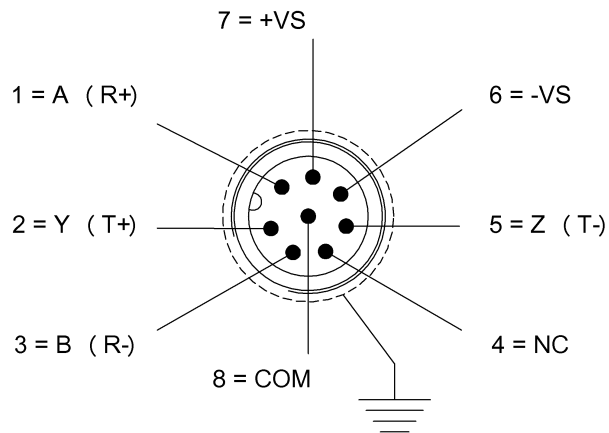

1) Инструкция по подключению

2) Не менять положение JP!

Wiring Diagrams (Schematic)

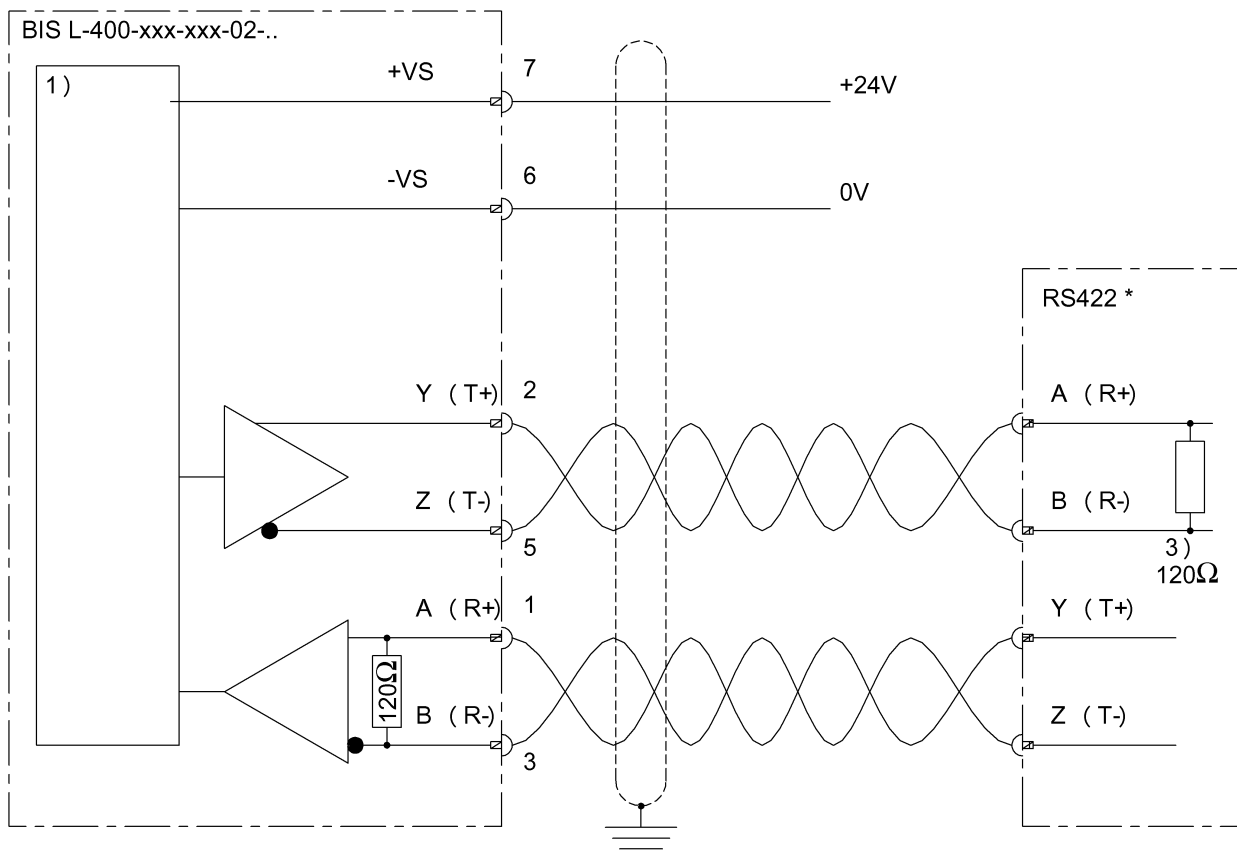

- 1) Внутренняя схема
3) Нагрузочный резистор

Help Views

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-400-035-002-02-S115
Код заказа: BIS00C8

BALLUFF

[illegible]