


Mechanical data

Крепление	Крепежные зажимы
Нулевая точка	73.0 mm

Range/Distance

Воспроизводимость	≤5 µm
Отклонение от линейности, макс.	±100 µm
Разрешение	≤ 50 мкм
Скорость измерения, макс.	1.000 kHz
Точность воспроизведения	≤ 5 мкм

Connector Drawings

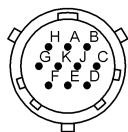

Wiring Diagrams (Schematic)

PIN	
A	A+
B	B+
C	B-
D	10...30 V DC
E	NC
F	GND
G	STRB Input
H	Z+
J	A-
K	Z-