


Провода с разъемами
BKS-S147M-30
Код заказа: BCC00ZA

BALLUFF

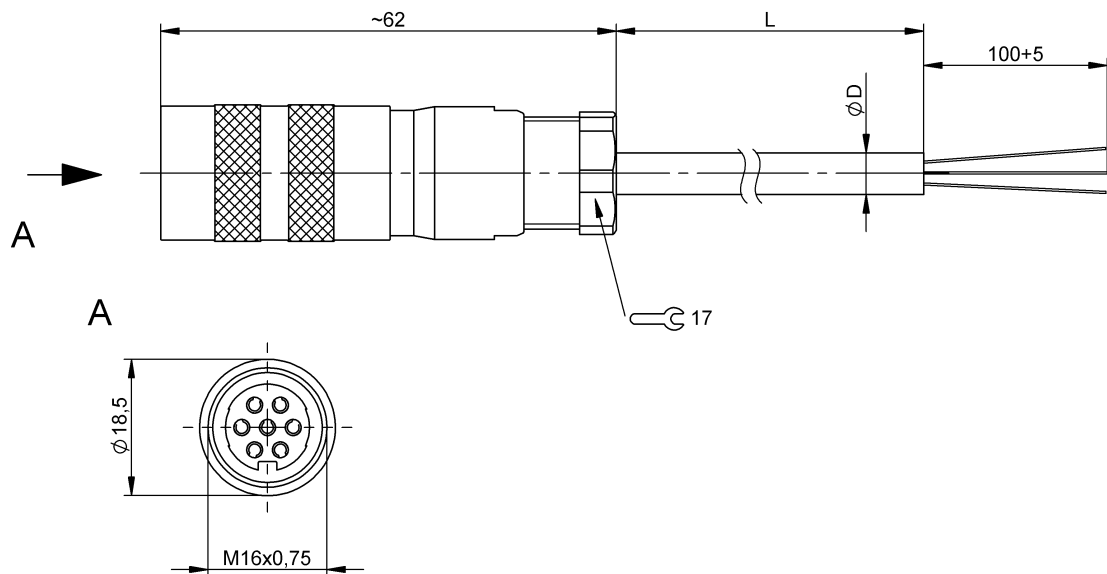

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	UKCA
	WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.35 mm $\pm$ 0.35 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 30 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	15 x D
Количество контактов	7
Количество проводников	7
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	M16x0,75-Гнездо, прямой, 7- конт.
Сечение проводника	0.25 mm ²
Система	подготовл.

Electrical data

Рабочее напряжение U _B	60 В~
Сопротивление проводника	$\leq$ 80,0 Ом/км
Структура проводников	3x2 витые пары

Remarks

Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...90 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...90 °C

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	30.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	270 m/min