

Кулачковые выключатели
BNS 819-D03-L16-100-10-FD-S80S
Код заказа: BNS00EU

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 90 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.


Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-3. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-3-я точка переключения:
подшипник качения
1-3-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость	1-3. Точка переключения: ± 0.01 mm
Расстояние между точками переключения	16 mm

Connector Drawings

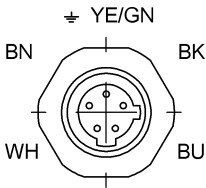

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

