


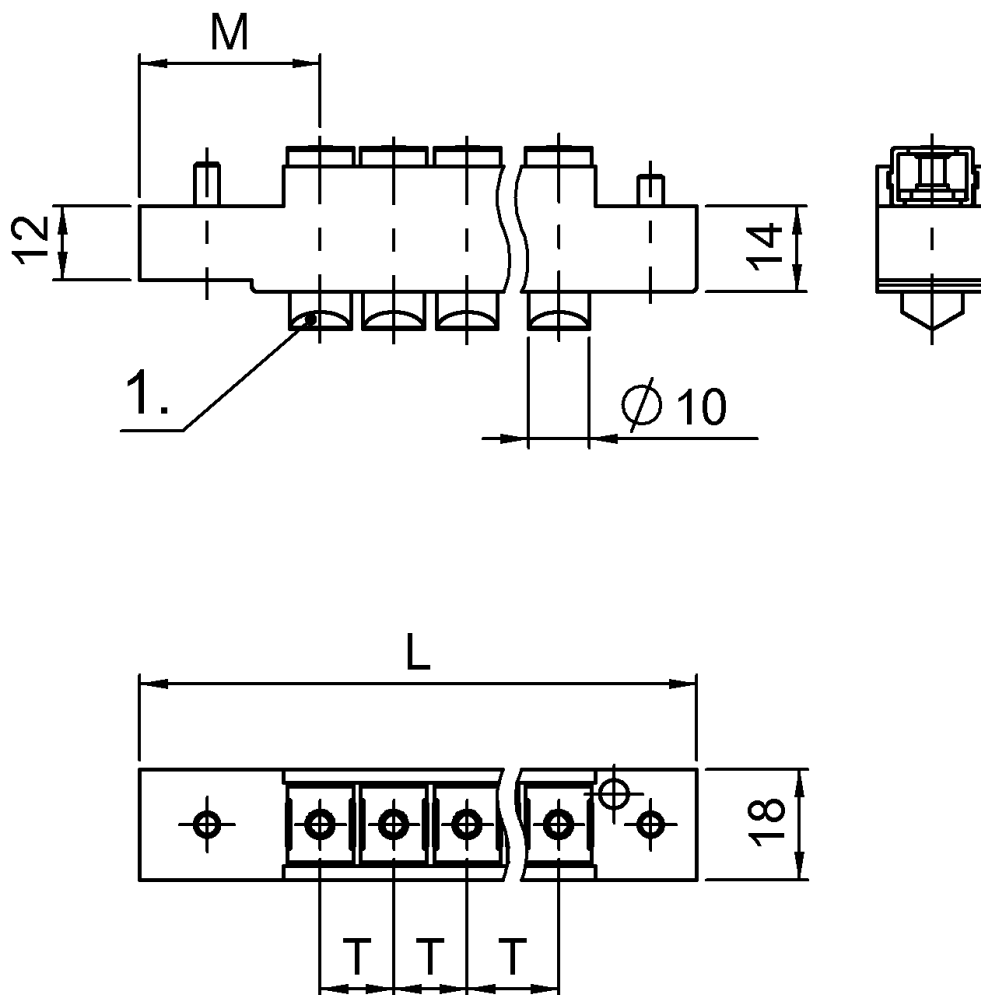

1) 1-я точка переключения



Basic features

Исполнение

Использование для серии

Стандарт

BNS 829-...-100-...

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE
UKCA
WEEE

Кулачковые выключатели
BNP 29-05-L12-100
Код заказа: BNP000W

BALLUFF

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	5x Подшипник качения
Материал колодок	Алюминий
Размеры	18 x 102 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения (м)	30 mm
Точки переключения	1-5. Точка переключения: Стандарт
Форма толкателя	1-5-я точка переключения: подшипник качения 1-5-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Расстояние между точками переключения	12 mm
---------------------------------------	-------