

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Серебро 3-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)


Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85 3-6. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 120 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 3-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 30 N 3-6. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-6-я точка переключения: крыша 1-6-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.02 mm 3-6. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Connector Drawings

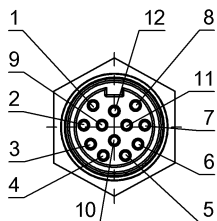

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

