


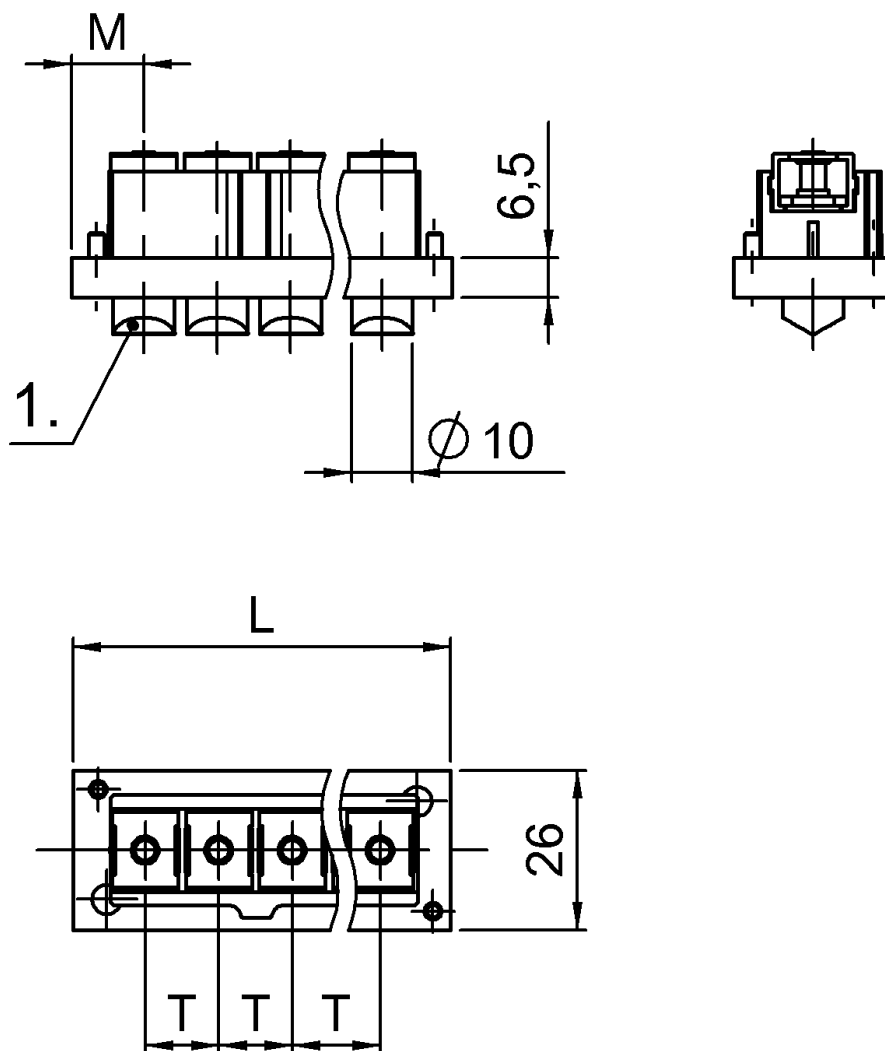

1) 1-я точка переключения



Basic features

Исполнение	Стандарт
Использование для серии	BNS 829-...-61-..

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE

Кулачковые выключатели
BNP 29-02-D12-61-24
Код заказа:



Material

Защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Number of switching positions 2x Крыша
Материал колодок Алюминий
Размеры 26 x 59 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения (м) 24 mm
Форма толкателя 1–2-я точка переключения:
 крыша
 1–2-я точка переключения:
 крыша

Range/Distance

Расстояние между точками переключения 12 mm