


Низкие частоты (125 кГц)
BIS Z-EL-002-RS232
Код заказа: BAE003W

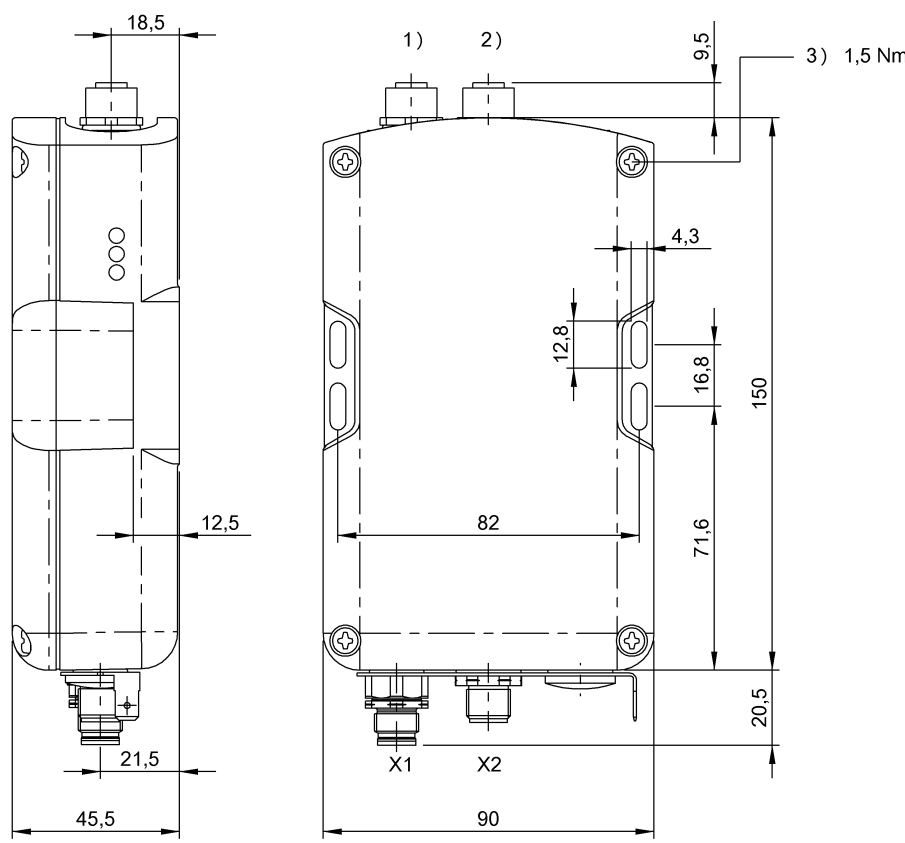

1) Линия 1, 2) Линия 2, 3) Момент затяжки



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Модуль связи
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

(ВВ) Готовность к работе	СД зеленый
Прием данных (RxD)	СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	Линия 1: Гнездо, 8-конт. Линия 2: Гнездо, 8-конт.
Разъем (COM 1)	X2 (RS232): Штекер, 4-конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех L-3... со штекером, 8-конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	520 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Интерфейс 01	RS232
--------------	-------

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 45.5 x 150 mm
Снаряженная масса	345.00 g


Remarks

Принадлежности, не входящие в комплект поставки, для подключения к: X1 = штекерный разъем BKS-S 79-00, код для заказа: BCC00T8 X2 = интерфейсный кабель BIS C-522-ПВХ-02, код для заказа: BCC00PL крепежный уголок (монтажный комплект) BIS Z-HW-001, код для заказа: BAK012L (для крепления коммуникационного модуля к несущим шинам) Т-шт. BKS-S115-TW2-03, код для заказа: BCC00TK штекерный разъем с защелкой BKS-S117-R01 код для заказа: BCC00TM Линия = кабель к головке считывания: BIS Z-501-PU1-xx/x
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Connector Drawings

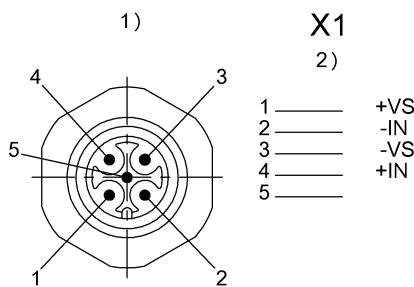

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

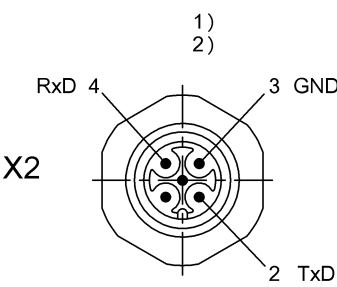

- 1) Вид в направлении вставки
2) Сервисный интерфейс RS232