

Кулачковые выключатели
BNS 819-B02-E16-61-16-10-FD-S80R
Код заказа: BNS027H

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	2x Крыша - E механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	79 x 48 x 85.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	16 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 30 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 20 N
вертикально
нет
1-2-я точка переключения: E-
крыша
1-2-я точка переключения: E-
крыша


Range/Distance

Воспроизводимость

**Расстояние между точками
переключения**

1-2. Точка переключения: ± 0.002
mm
16 mm

Connector Drawings

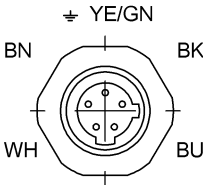

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

