


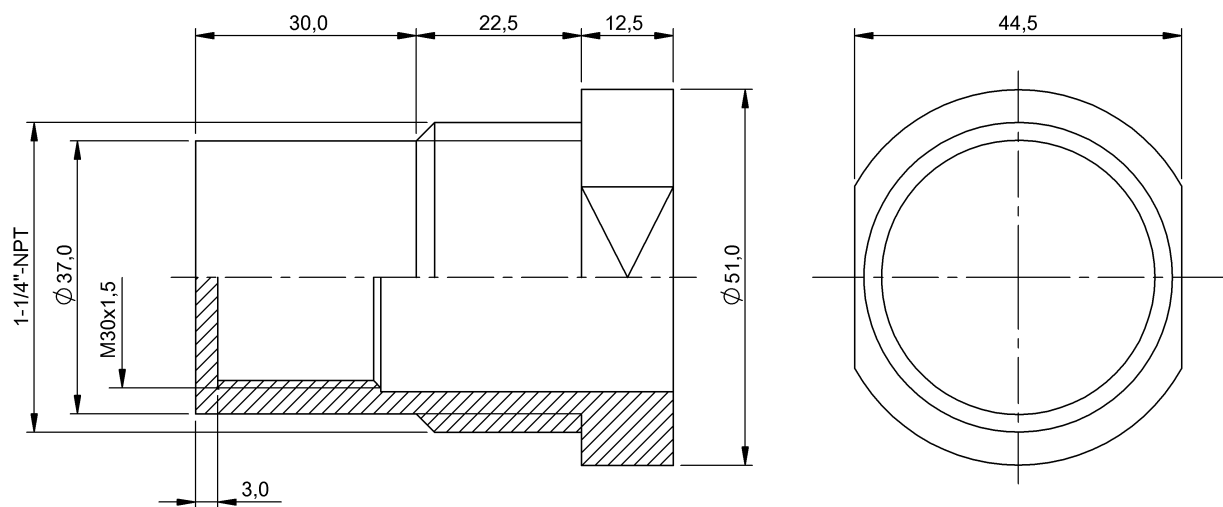

Basic features

Комплект поставки	Защитная гайка
Краткое описание	Защитный колпачок
Марка	GLOBAL
Применение	для датчиков M30

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-200...250 °C
------------------------------	---------------

Material

Материал корпуса	PTFE
------------------	------

Mechanical data

Внутренний диаметр	30.00 mm
Крепление	Винты
Момент затяжки	2 Нм
Прочность на сжатие, макс.	14 bar
Прочность на сжатие, указание	при квалифицированном монтаже
Размеры	Ø 41.3 x 73.4 mm
Типоразмер	M30x1,5
Установка	возможность установки заподлицо