


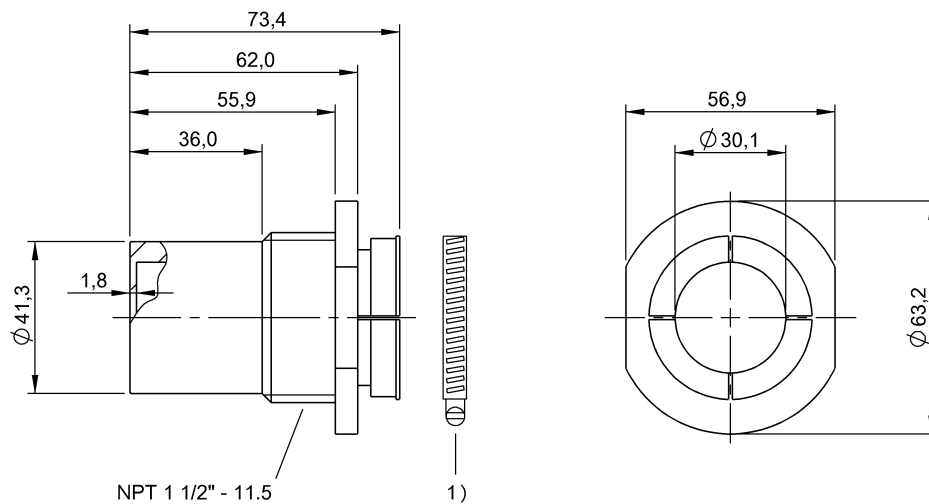

1) Хомут для шланга 8x0,6 на Ø43

Basic features

Комплект поставки	Зажимной хомут Защитная гайка
Краткое описание	Защитный колпачок
Марка	GLOBAL
Применение	для датчиков M30

Material

Материал корпуса	PTFE
------------------	------

Mechanical data

Внутренний диаметр	30.10 mm
Крепление	Винты
Момент затяжки	2 Нм
Прочность на сжатие, макс.	14 bar
Прочность на сжатие, указание	при квалифицированном монтаже
Размеры	Ø 41.3 x 73.4 mm
Установка	возможность установки заподлицо