

Кулачковые выключатели
BNS 819-100-K-11-S4
Код заказа: BNS0064

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Шар механический
Направление приближения	произвольно
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 70.1
Размеры	42 x 22 x 47 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	11 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 9 m/min

Срок службы, механич.

1. Точка переключения: 10 млн.
циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 8 N

Установка

произвольно

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя


1-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость


1. Точка переключения: ± 0.03
mm

Connector Drawings

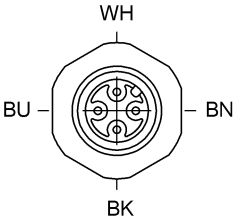

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

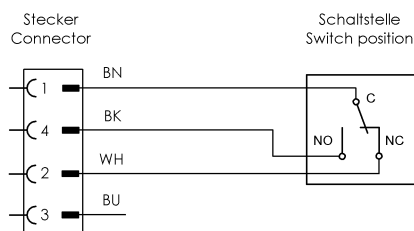

ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter!
Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire!
Protection Class III (VDE 0160)