


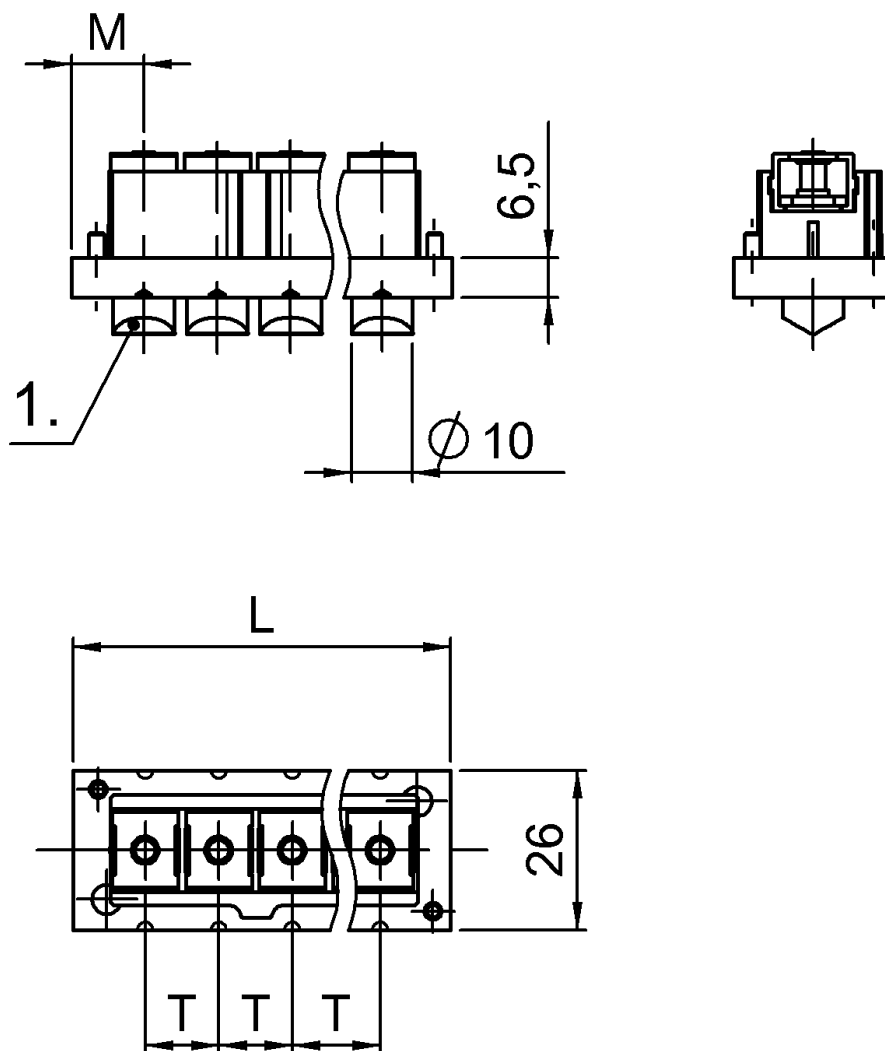

1) 1-я точка переключения



Basic features

Дополнительные свойства

Безопасные точки
переключения согласно DIN EN

30204-1/VDE 0113 можно
эксплуатировать только с
жестким толкателем!

Кулачковые выключатели
BNP 23-03-L12-61-A-02
Код заказа: BNP0010



Исполнение	Безопасность
Использование для серии	BNS 823-...-61-..
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	3x Подшипник качения
Материал колодок	Алюминий
Размеры	26 x 47 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения (м)	12 mm
Точки переключения	1-2. Точка переключения: Безопасность 3. Точка переключения: Стандарт
Форма толкателя	1-3-я точка переключения: подшипник качения 1-3-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Расстояние между точками переключения	12 mm
---------------------------------------	-------