


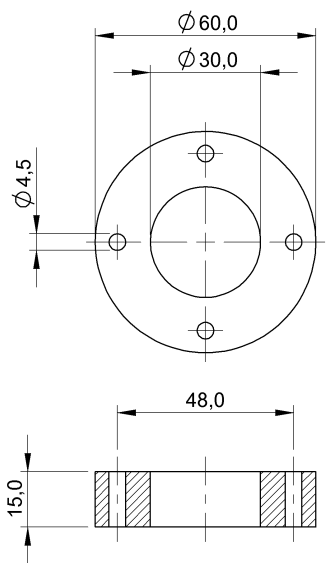

Basic features

Поплавковый датчик положения, тип	BTL7
Принцип действия	Стержень для датчика положения BTL

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Внутренний диаметр	30.0 mm
Прочность на сжатие, макс.	250 bar
Размеры	Ø 60 x 15 mm