

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Точечное освещение
Комплект поставки	Точечное освещение
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE

Display/Operation

Задатчик	нет
----------	-----

Electrical connection

Защита от переплюсовки	да
Разъем	M8x1-Штекер, 4-конт.

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	100 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

Remarks

Комплектующие заказываются отдельно.
 Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
 Со штекерным разъемом, напр. VKS-S 75-... общая длина = длина выключателя +12 мм.

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...40 °C

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован. PMMA

 
Mechanical data

Крепление	Винт M3
Размеры	Ø 40 x 97,5 мм


Optical features

Вид излучения	СД белого света
Длина волны	630 nm
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	Ø 30 мм

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

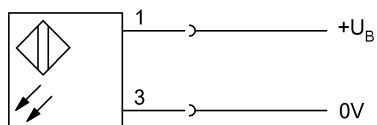

1) Эмиттер