

Кулачковые выключатели
BNS 819-FL-60-101-S4L
Код заказа: BNS0011

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 120 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя


1. Точка переключения: 20 N
произвольно
нет
1-я точка переключения:
подшипник качения
1-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость


1. Точка переключения: ± 0.01
mm

Connector Drawings

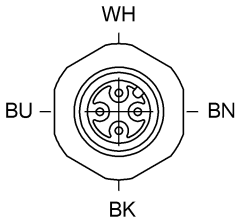

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

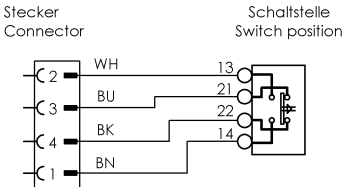

Achtung: Stecker ohne Schutzleiter! Schutzklasse III (VDE 0160)
Attention: No groundwire! Protection Class III (VDE 0160)