


Соединительные провода  
BCC VB03-M423-3E-667-VX8350-020  
Код заказа: BCC06CU

BALLUFF

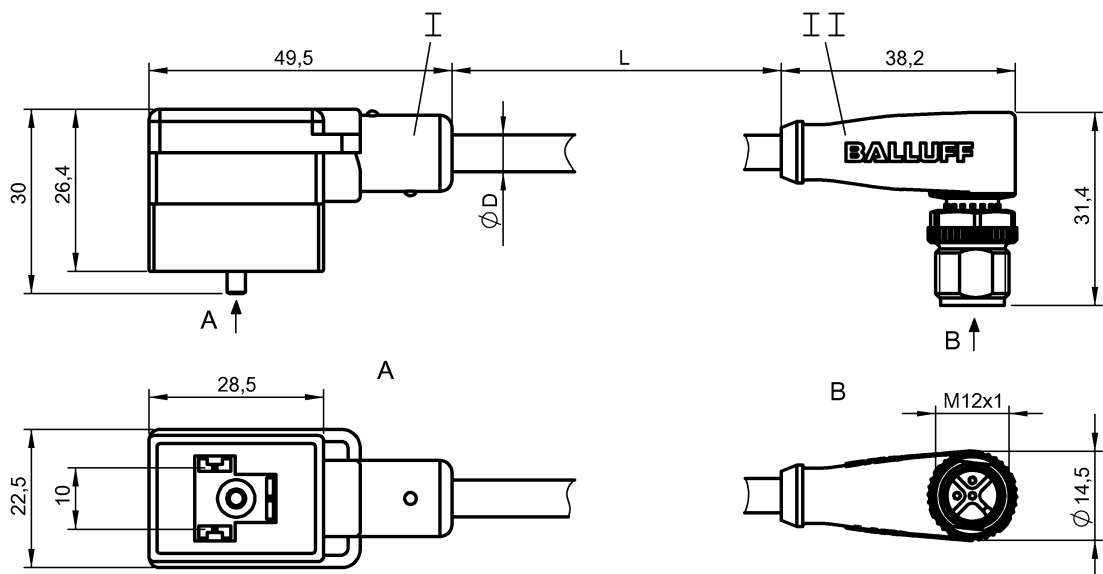

Electrical connection

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                    | 4.85 mm $\pm$ 0.15 mm                                         |
| Кабель                                              | ПВХ серый, 2 m                                                |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 10 x D                                                        |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D                                                         |
| Количество проводников                              | 3                                                             |
| Разъем 1                                            | B10-Штекер клапана, угловой, 3-конт.                          |
| Разъем 2                                            | M12x1-Штекер, угловой, 3-конт., A-с кодированием              |
| Сечение проводника                                  | 0.50 mm <sup>2</sup>                                          |
| Система                                             | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 230 VDC / 230 VAC |

Remarks

\* Типоразмер B по EN 175301-803

Environmental conditions

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты                              | IP67/IP68    |
| Температура кабеля, гибкая прокладка        | -25...105 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -25...105 °C |


Material

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Материал держателя контактов | PA 6.6/PUR       |
| Материал контактов           | Бронза/Латунь    |
| Материал корпуса             | TPU/PUR          |
| Материал накидной гайки      | Латунь, никелир. |
| Материал оболочки кабеля     | ПВХ              |
| Материал стопорных винтов    | Сталь            |

Mechanical data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Длина кабеля L        | 2.00 m     |
| Момент затяжки        | - / 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | серый      |

Connector Drawings

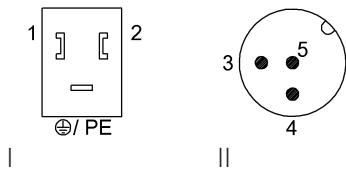

Wiring Diagrams (Schematic)

