


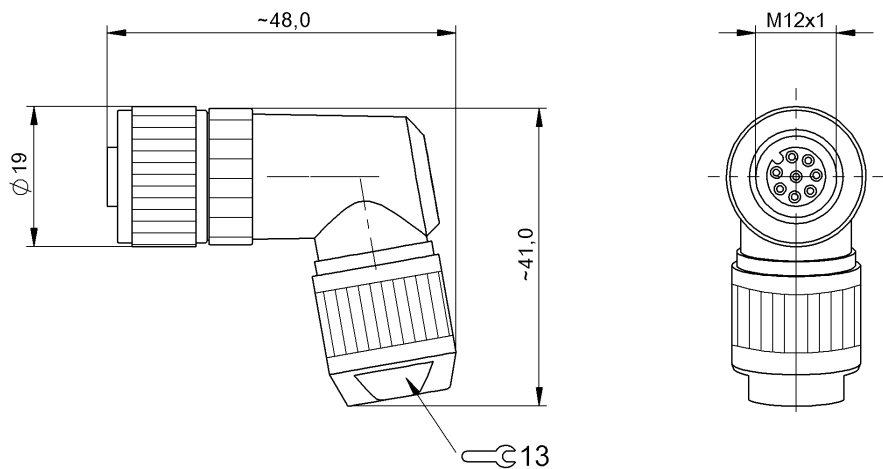

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4...8 mm
Количество подключаемых контактов	8
Контакты, экран	Радужная пружина
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 8-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.75 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C


Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Крепление выводов	Технология заделки кабеля в контакты
Сечение в месте соединения	0.14...0.34 mm ²

Connector Drawings

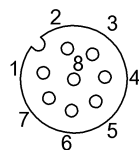

Конт. 1-8 можно использовать