


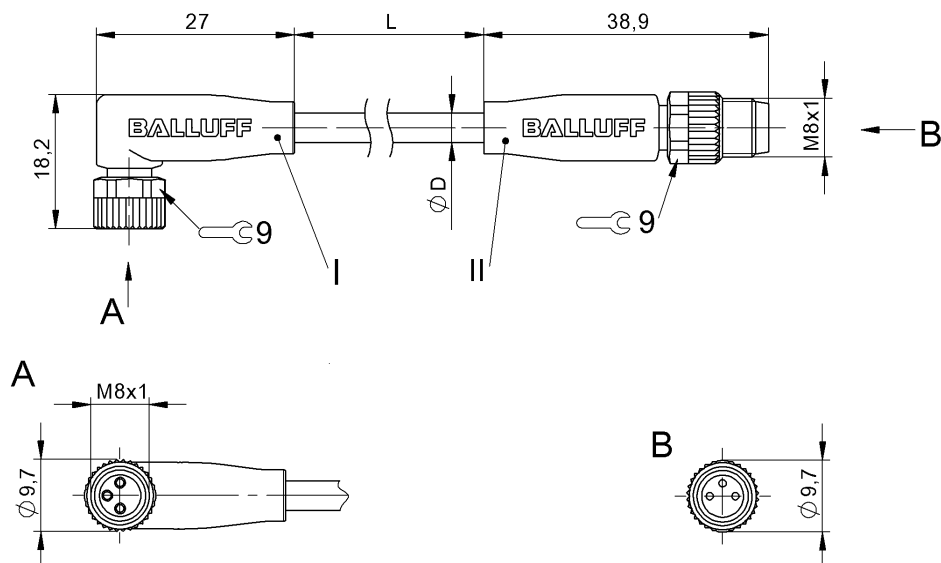

## Basic features

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE<br>cULus<br>WEEE |
|-----------------------------------------|---------------------|

## Display/Operation

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Индикация рабочего напряжения      | СД зеленый / нет |
| Функциональный индикатор (конт. 4) | СД желтый        |

## Electrical connection

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                    | 4.30 mm $\pm$ 0.20 mm                                         |
| Кабель                                              | PUR желтый, 3 м, пригодность для тяговых цепей                |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 10 x D                                                        |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D                                                         |
| Кабель, циклы изгиба, мин.                          | 5 млн.                                                        |
| Количество проводников                              | 3                                                             |
| Разъем 1                                            | M8x1-Гнездо, угловой, 3-конт., А-с кодированием               |
| Разъем 2                                            | M8x1-Штекер, прямой, 3-конт., А-с кодированием                |
| Сечение проводника                                  | 22 AWG                                                        |
| Система                                             | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Номинальный ток (40 °C)                 | 4.0 A |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 300 V |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 300 V |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub>       | 30 В= |

## Environmental conditions

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты                                        | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка        | 80 °C                   |
| Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка | 80 °C                   |
| Температура кабеля, гибкая прокладка                  | -25...90 °C             |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка           | -50...90 °C             |

## Interface

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Переключающий выход | PNP замыкающий контакт (NO) |
|---------------------|-----------------------------|

Material

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR                                                                                                         |
| Материал контактов           | Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная                                                                       |
| Материал корпуса             | PUR/PUR                                                                                                         |
| Материал накидной гайки      | Литой под давлением цинковый сплав или латунь, никелир./Литой под давлением цинковый сплав или латунь, никелир. |
| Материал оболочки кабеля     | PUR                                                                                                             |

 
Mechanical data

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля L                                      | 3.00 m                        |
| Момент затяжки                                      | 0,4 Нм / 0,4 Нм               |
| Оболочка кабеля, цвет                               | желтый                        |
| Свойства кабеля                                     | пригодность для тяговых цепей |
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь           | 200 m/min                     |
| Ускорение, макс., тяговая цепь                      | 5 m/s <sup>2</sup>            |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь   | 2 m                           |
| Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь | 5 m                           |

Remarks


Простой кабель: допуск по UL+CSA, UL-AWM Style 21198 или 20549  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Невоспламеняемость по FT1  
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



II

 
Конт. 1: коричневый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.



I

Конт. 1: коричневый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

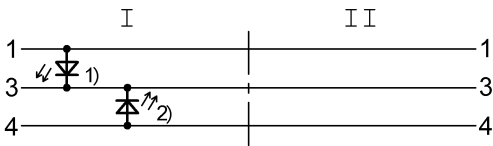

1) СД зеленый = индикация работы  
2) СД желтый = работа