



Кулачковые выключатели  
BNS 813-D04-D12-100-10-01-S80S  
Код заказа: BNS03WK

**BALLUFF**

Mechanical data

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Number of switching positions                      | 4x Крыша механический                                                 |
| Направление приближения                            | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности                  |
| Переключающий элемент                              | 1. Точка переключения: BSE 61<br>2-4. Точка переключения: BSE<br>30.0 |
| Размеры                                            | 120 x 90 x 83 mm                                                      |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка<br>переключения | 30 mm                                                                 |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки         | 1-4. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm                            |
| Скорость трогания с места                          | 1-4. Точка переключения: 40 m/<br>min                                 |
| Срок службы, механич.                              | 1-4. Точка переключения: 30<br>млн. циклов переключения               |

Усилие переключения


Установка  
Фланец, ввод  
Форма толкателя

1. Точка переключения: 15 N  
2-4. Точка переключения: 20 N  
вертикально  
2 Резьбовых выхода M25  
1-4-я точка переключения:  
крыша  
1-4-я точка переключения:  
крыша

Range/Distance

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Воспроизводимость                        | 1-4. Точка переключения: $\pm 0.002$<br>mm |
| Расстояние между точками<br>переключения | 12 mm                                      |

Connector Drawings

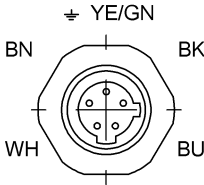

Вид в сторону штекера

## Wiring Diagrams (Schematic)

