


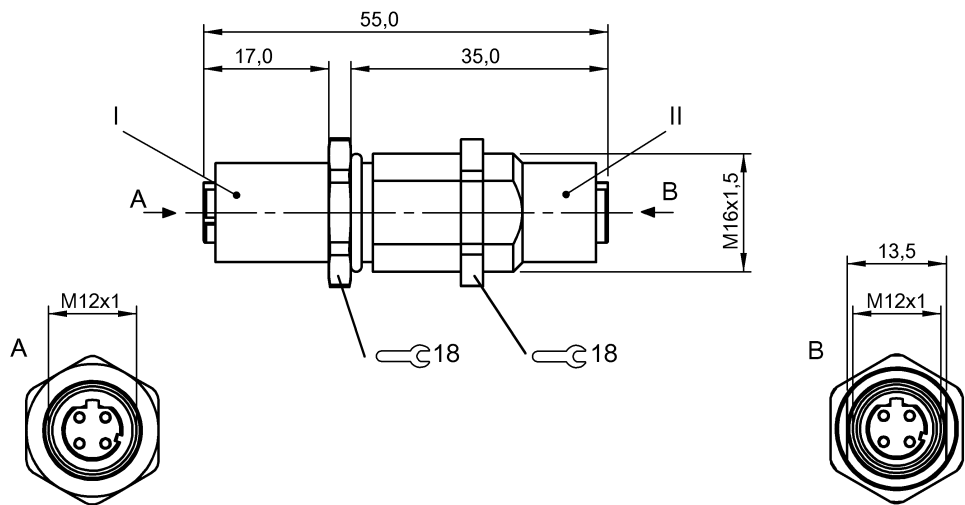

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет / нет
Функциональный индикатор (конт. 2)	нет / нет
Функциональный индикатор (конт. 4)	нет / нет

Electrical connection

Количество контактов	4/4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., D-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., D-с кодированием

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C


Material

Материал держателя контактов	PA 6
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	Латунь
Материал накидной гайки	Латунь


Mechanical data

Крепление	M16x1,5
-----------	---------


Connector Drawings

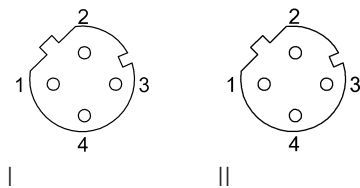

Wiring Diagrams (Schematic)

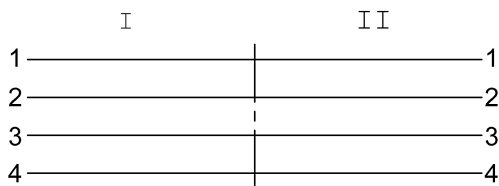

Help Views

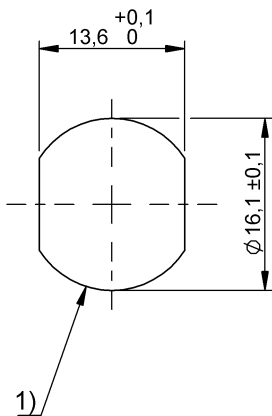

1) Recommended cutout