


Сборные штекерные соединители
BCC M445-0000-1A-000-51X475-000
Код заказа: BCC06Y8

BALLUFF

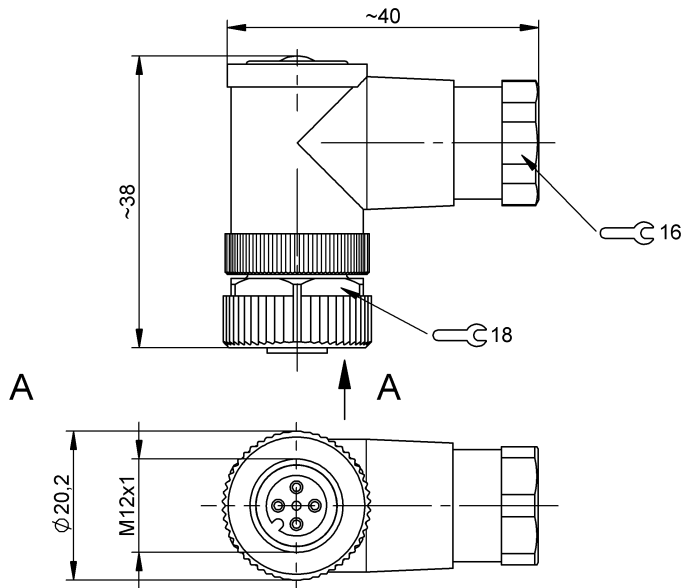

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	РА
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.75 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

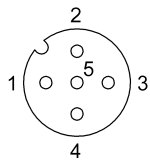

Конт. 1-4 можно использовать