


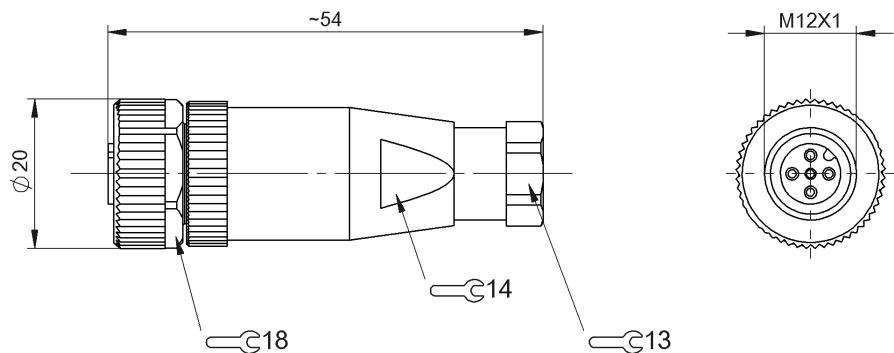

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4...6 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., A-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Brass, White-Bronze (Cu-Sn-Zn) plated
Материал корпуса	PA
Материал накидной гайки	Латунь, никелир.


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.75 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

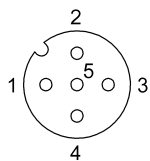

Конт. 1-4 можно использовать