

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.5...6 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M12x1-Штекер, прямой, 4-конт., A-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	125 VDC / 125 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C


Material

Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	РА
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Крепление выводов	Технология заделки кабеля в контакты
Сечение в месте соединения	0.14...0.34 mm ²

Connector Drawings

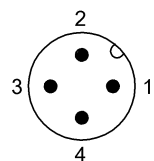

Конт. 1-4 можно использовать