


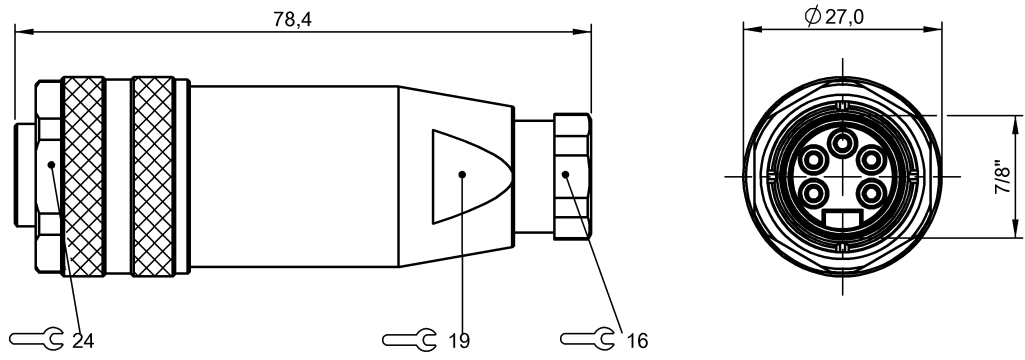

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	5
Разъем	7/8"-16 UN-Гнездо, прямой, 5-- конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Рабочее напряжение U _b	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR, PA
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PBT
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	1,5 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...1.5 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

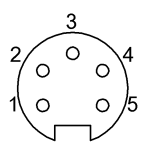

Конт. 1-5 можно использовать