


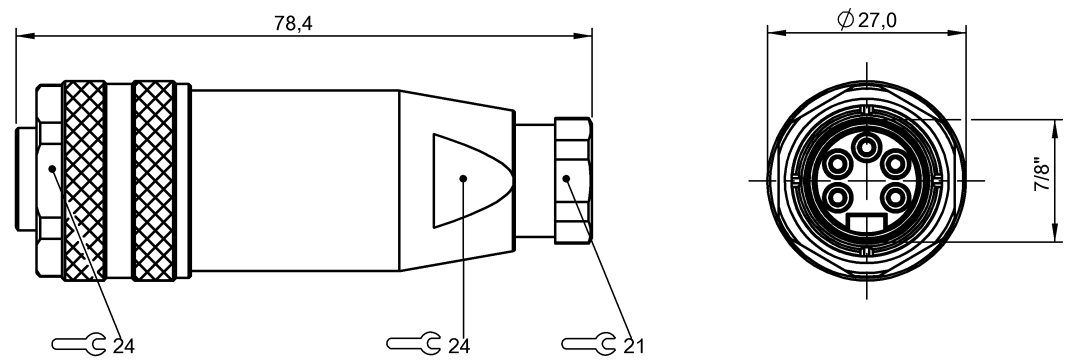

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10...12 mm
Количество подключаемых контактов	5
Разъем	7/8"-16 UN-Гнездо, прямой, 5-- конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR, PA
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PBT
Материал накидной гайки	Цинк, никелир.


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	1,5 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...1.5 mm²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

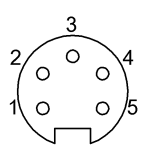

Конт. 1-5 можно использовать