


Сборные штекерные соединители  
BCC M485-0000-1B-000-01X575-000  
Код заказа: BCC0717

**BALLUFF**

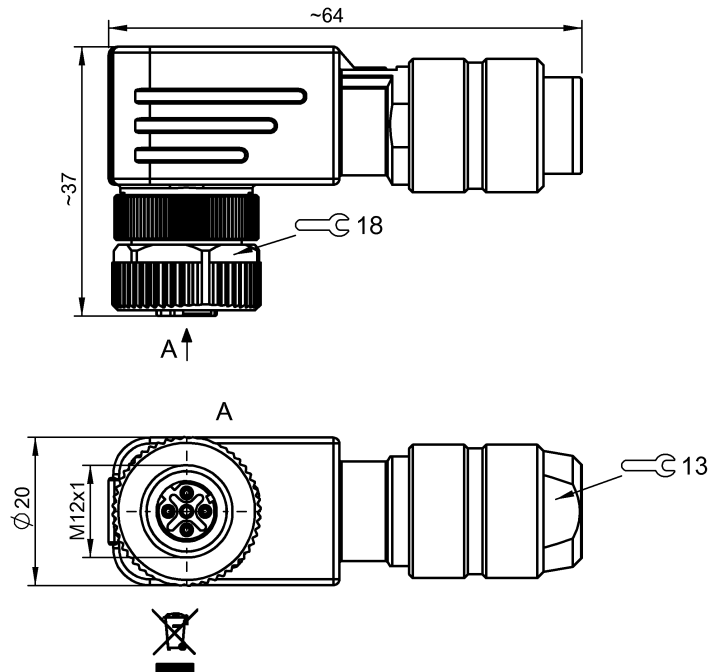

**Basic features**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>cURus<br>WEEE |
|---------------------------------------------|---------------------|

**Electrical connection**

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                  | 5...8 mm                                            |
| Количество подключаемых контактов | 5                                                   |
| Контакты, экран                   | Радужная пружина                                    |
| Разъем                            | M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт.,<br>В-с кодированием |
| Система                           | сборный                                             |

**Electrical data**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 250 VDC / 250 VAC |

**Remarks**

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

**Environmental conditions**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты               | IP67        |
| Температура окружающей среды | -40...85 °C |


**Material**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Материал держателя контактов | РА                                    |
| Материал контактов           | Латунь                                |
| Материал корпуса             | литой под давлением цинковый<br>сплав |
| Материал накидной гайки      | литой под давлением цинковый<br>сплав |

**Mechanical data**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Крепление выводов          | Винтовые клеммы             |
| Момент затяжки             | 0,6 Нм                      |
| Сечение в месте соединения | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup> |

## Connector Drawings

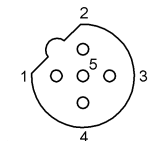

Конт. 1-5 можно использовать