


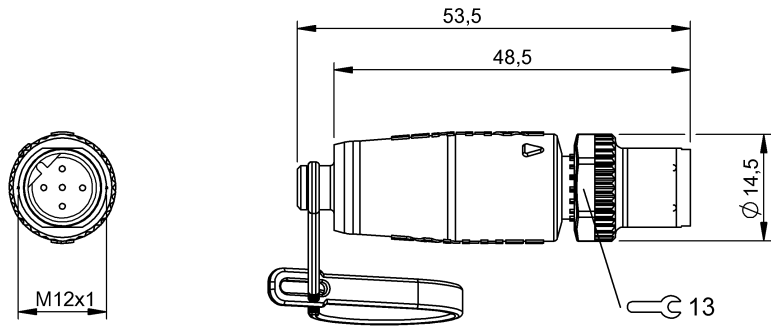

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Кабель	пригодность для тяговых цепей
Количество контактов	5
Разъем 01, исполнение	прямой
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	24 В~

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-20...80 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Момент затяжки	0,6 Нм
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Connector Drawings

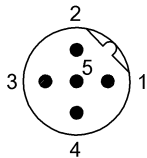

Wiring Diagrams (Schematic)

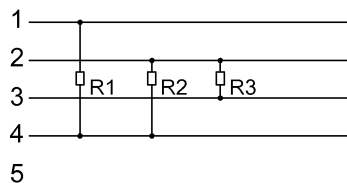

R1=390Ω
R2=220Ω
R3=390Ω