

Кулачковые выключатели
BNS 819-X522-B05-R08-40-1B-S80S
Код заказа: BNS031W

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 74.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 8 N

вертикально

нет

1-5-я точка переключения:

ролик

1-5-я точка переключения:

ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ± 0.05

mm


Remarks

Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.



Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector Drawings

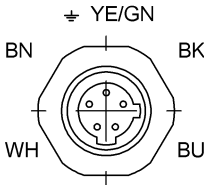

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

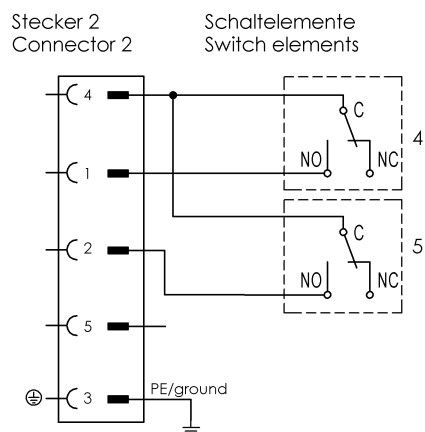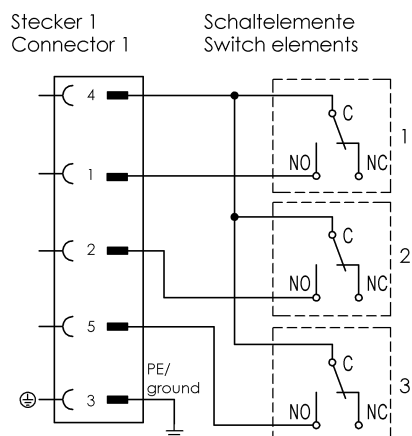

Alle PE mit Gehäuse verbunden
All grounds connected to housing