



Кулачковые выключатели  
BNS 813-X621-B04-K12-61-A-22-04  
Код заказа: BNS02UN

**BALLUFF**

Mechanical data

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Number of switching positions              | 4x Шар механический                                  |
| Направление приближения                    | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                      | 1-4. Точка переключения: BSE<br>85                   |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки | 1-4. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm           |
| Скорость трогания с места                  | 1-4. Точка переключения: 10 m/<br>min                |

Срок службы, механич.

1-4. Точка переключения: 1 млн.  
циклов переключения

Усилие переключения

1-4. Точка переключения: 30 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-4-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость

1-4. Точка переключения:  $\pm 0.02$   
mm


Remarks

Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector Drawings

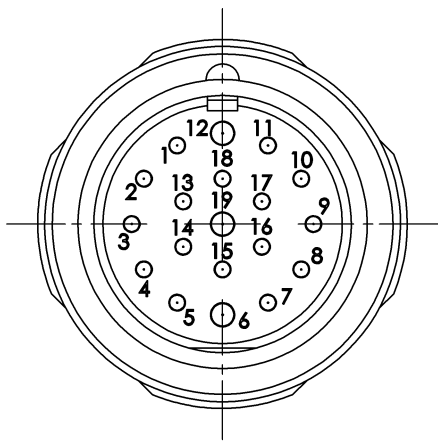

Вид в сторону штекера

## Wiring Diagrams (Schematic)

