

Кулачковые выключатели
BNS 813-X684-B02-K12-61-A-22-02
Код заказа: BNS02W3

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	2x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения
1-2. Точка переключения: 30 N
вертикально
нет
1-2-я точка переключения: шар
1-2-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость


1-2. Точка переключения: ± 0.02
mm

Remarks

Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector Drawings

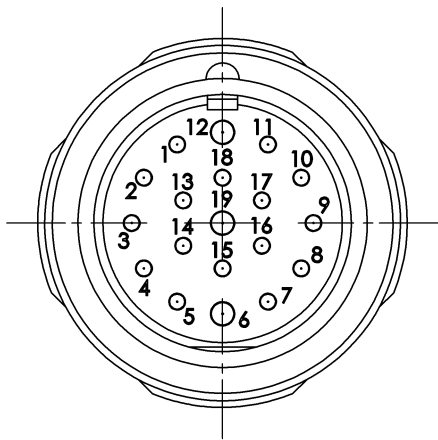

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

