

Кулачковые выключатели
BNS 813-X931-B06-L12-61-A-22-06
Код заказа: BNS03YC

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 80 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 30 N
вертикально
нет
1-6-я точка переключения:
подшипник качения
1-6-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость


1-6. Точка переключения: ± 0.02
mm

Remarks

Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector Drawings

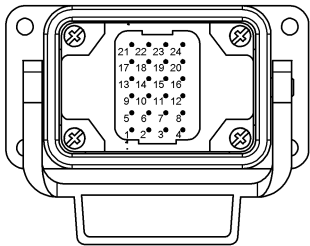

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

