


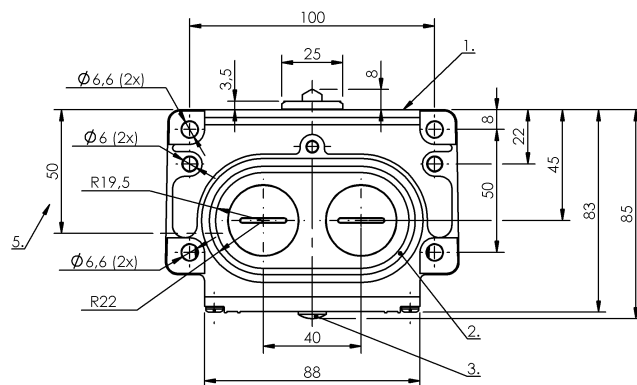

CE CCC UKCA

Материал контактов	1-5. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-5. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-D05-E12-100-10-FD
Код заказа: BNS00JT

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Крыша - E механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 105 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 30 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-5. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-5-я точка переключения: E-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-5. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

