

Кулачковые выключатели
BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90R
Код заказа: BNS0195

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 80 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 20 N

вертикально

2 Резьбовых выхода M25

1-3-я точка переключения:
крыша

1-3-я точка переключения:
крыша

Range/Distance


Воспроизводимость

1-3. Точка переключения: ± 0.002
mm

Расстояние между точками переключения

12 mm

Connector Drawings

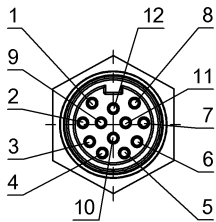

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

