

Кулачковые выключатели
BNS 813-D04-D12-100-55-0670
Код заказа: BNS00YE

BALLUFF

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Range/Distance



Воспроизводимость	1. Точка переключения: ± 0.02 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	2-4. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	2-4. Точка переключения: 2.0 mm

Mechanical data

Number of switching positions	Крыша механический + 3х Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2-4. Точка переключения: BES 517-110
Размеры	120 x 90 x 87 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 40 m/min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-я точка переключения: крыша 1-я точка переключения: крыша

Wiring Diagrams (Schematic)

 BSE 85

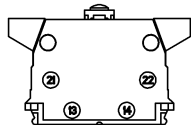

PA

