


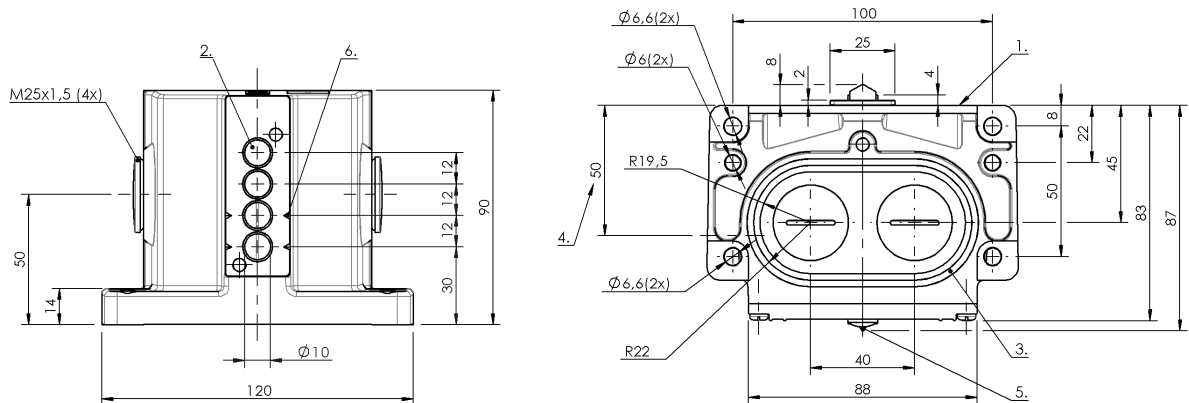

1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Уплотнительное кольцо, 4) Кабельный ввод, 5) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 6) Марк. Безопасн. точка переключения



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-2
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-2. Точка переключения: механический 3-4. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-2. Точка переключения: FD - 6...60 В 3-4. Точка переключения: Световод
-------------------	---

Electrical connection

Тип разъема	1-4. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-2. Точка переключения: 6 A 3-4. Точка переключения: 0.2 A
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-2. Точка переключения: 250 V~ 3-4. Точка переключения: 24 V=
Функция переключения, механическая	Двойное прерывание Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
Частота переключения	1-2. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...70 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
MTTF (40°C)	BES 517-110: 490 a

Кулачковые выключатели
BNS 813-D04-D12-100-55-FD-0107
Код заказа: BNS00YL

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.002 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	3-4. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	3-4. Точка переключения: 2.0 mm

Mechanical data

Number of switching positions	2x Крыша механический + 2x Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 3-4. Точка переключения: BES 517-110
Размеры	120 x 90 x 87 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 15 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-2-я точка переключения: крыша 1-2-я точка переключения: крыша

Wiring Diagrams (Schematic)

