


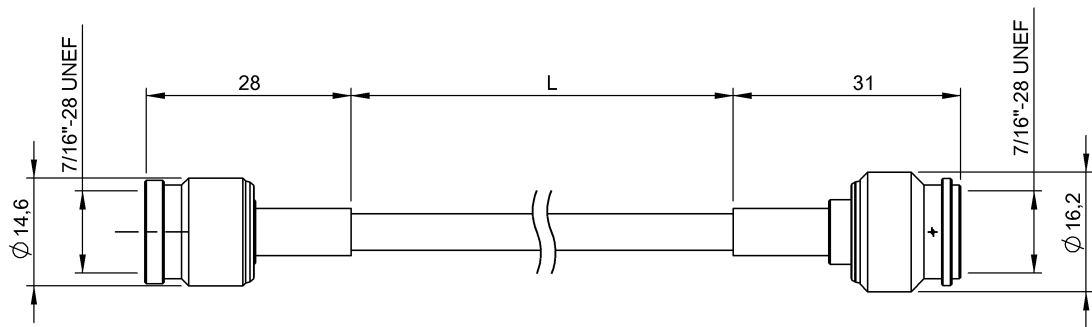

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE CSA cULus WEEE
---	----------------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.30 mm
Кабель	FRPE экранир. черный, 5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	50.8 mm
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	12.7 mm
Количество проводников	1
Разъем 1	R-TNC-Штекер, прямой, 1–конт.
Разъем 2	TNC-Штекер, прямой
Сечение проводника	0.94 mm ²

Electrical data

Вносимое затухание/10 м	950 МГц / 3,9 дБ 900 МГц / 3,7 дБ 850 МГц / 3,6 дБ
Волновое сопротивление	50 Ом

Remarks

Кабель нельзя перегибать и пережимать.
При отрицательной окружающей температуре кабель нельзя двигать после прокладки.
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...85 °C
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал накидной гайки	Латунь
Материал оболочки кабеля	FRPE
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный