


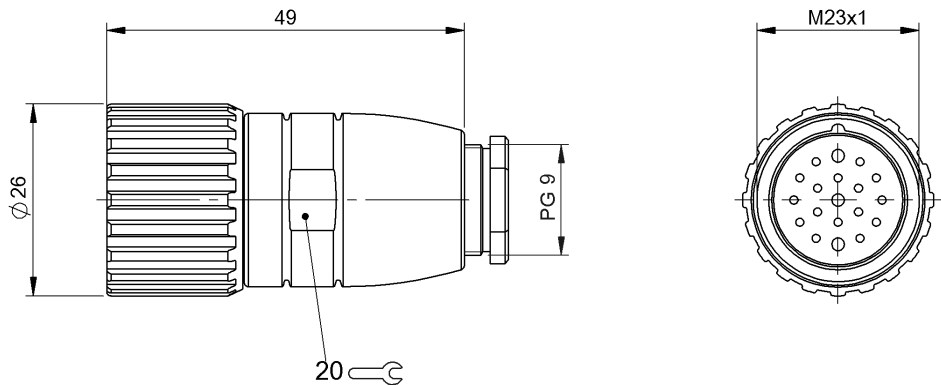

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...10 mm
Количество подключаемых контактов	19
Разъем	M23x1-Гнездо, прямой, 19-конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток 1,0 mm ² (40°C)	8.0 A
Номинальный ток 1,5 mm ² (40°C)	10.0 A
Рабочее напряжение U _b	150 V=

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...125 °C

Material

Материал корпуса	Латунь никелир.
------------------	--------------------

Mechanical data

Крепление выводов	Паяные соединения
Подключаемое сечение, гибкое	1.0 mm ² + 1.5 mm ²
Сечение в месте соединения	1.00 mm ²

Connector Drawings

