

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-L12-61-A-12-03-FD-S80S
Код заказа: BNS02JL

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 61
Размеры	79 x 48 x 85.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.


Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
1-3. Точка переключения: 15 N вертикально
нет
1-3-я точка переключения: подшипник качения
1-3-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость	1-3. Точка переключения: ± 0.01 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Connector Drawings

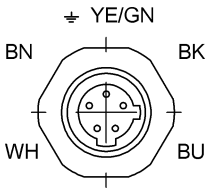

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

