



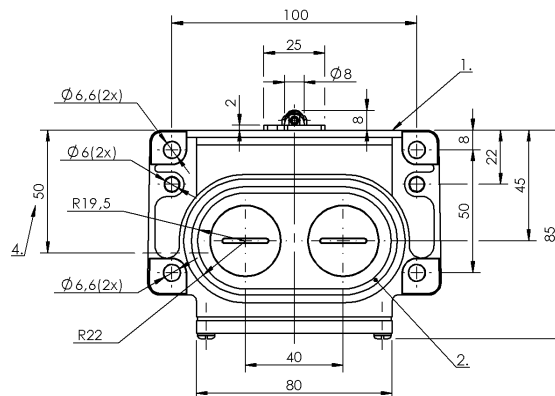

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Марк. Безопасн. точка переключения, 4) Кабельный ввод

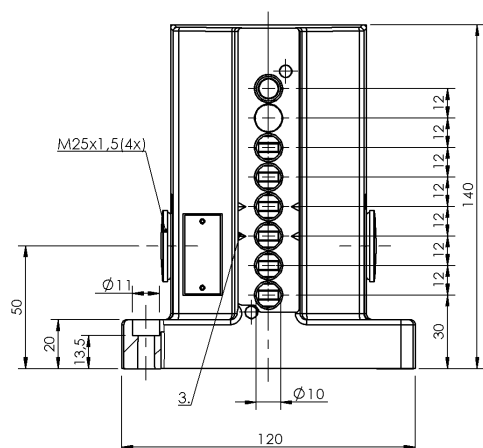

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-6. Точка переключения: механический 8. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-6. Точка переключения: нет 8. Точка переключения: нет
-------------------	--

Electrical connection

Тип разъема	1-6. Точка переключения: Винтовая клемма 8. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 6 A 8. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-6. Точка переключения: 250 V~ 8. Точка переключения: 250 V~
Частота переключения	1-6. Точка переключения: 300/мин 8. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч. 3-4. Точка переключения: Чистое серебро 5-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч. 8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034) 8. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data


Number of switching positions	6x Крыша механический + Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 30.0 3-4. Точка переключения: BSE 61 5-6. Точка переключения: BSE 30.0 8. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 140 x 83 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm 8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 40 m/ min 8. Точка переключения: 10 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения 8. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 20 N 3-4. Точка переключения: 15 N 5-6. Точка переключения: 20 N 8. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-6-я точка переключения: крыша 8-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость	1-6. Точка переключения: ± 0.002 mm 8. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

 BSE 61



BSE 30.0

