


Сборные штекерные соединители
BCC M68C-0000-10-000-54XCA0-000
Код заказа: BCC08JF

BALLUFF

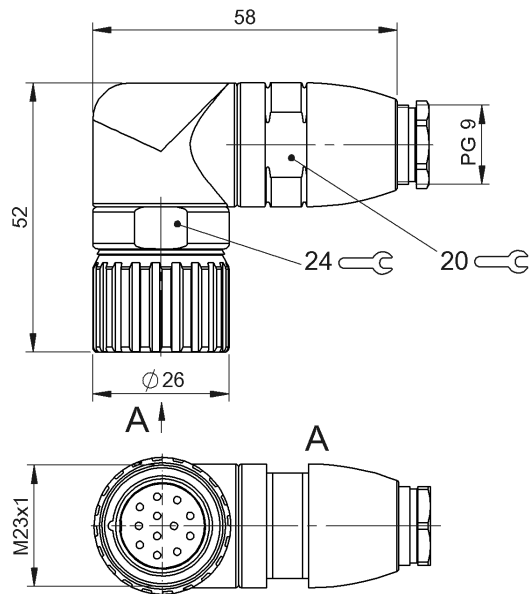

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...10 mm
Количество подключаемых контактов	12
Разъем	M23x1-Гнездо, угловой, 12-конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Рабочее напряжение U _b	150 В=

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...125 °C


Material

Материал корпуса	Латунь никелир.
------------------	--------------------

Mechanical data

Крепление выводов	Паяные соединения
Сечение в месте соединения	1.00 mm ²

Connector Drawings

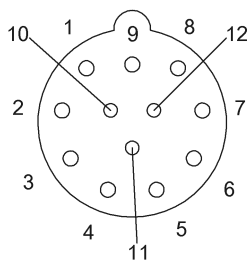

I